

SUS316不銹鋼製

包裝：1個／袋

訂購代號：

SSNC 6 - 01 - X - C - TP

1 2 3 4 5 6

①型號

②配管徑：(mm)

編號	4	6	8	10	12	16
尺寸	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	φ16

③牙徑：管用錐型牙

編號	01	02	03	04
尺寸	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

④規格要求：

X：於油封塗上非揮發性油脂
無記號：無油脂處理(一般規格)

⑤包裝規格：

C：無塵室包裝
無記號：標準型(一般包裝)

⑥密封膠帶：


TP：密封膠帶
無記號：無密封膠帶

規格：

使用流體	空氣、水、其他※1
使用壓力範圍	氣體：0~1 MPa 液體：0~0.3 MPa ※2
使用真空壓力	-0.1 MPa
使用溫度範圍	-15~+120℃(不凍結)

※1.對於藥品或氣體混合物來說，根據使用條件與產品要求有不一樣的情況，所以請與本公司確認後再使用。

※2.建議使用嵌入環。

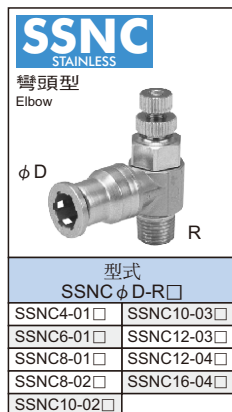

三方向切換閥(手動旋扭型)

包裝：1個／袋

訂購代號：

HBV 6 - 6


1 2 3

①型號

②配管徑(φD₁)；③配管徑(φD₂)：(mm)

編號	公制				英制			
	6	8	10	12	1/4	5/16	3/8	1/2
尺寸	φ6	φ8	φ10	φ12	φ6.35	φ7.94	φ9.53	φ12.7

圖示：將旋塞旋轉90°，即對流通路作切換

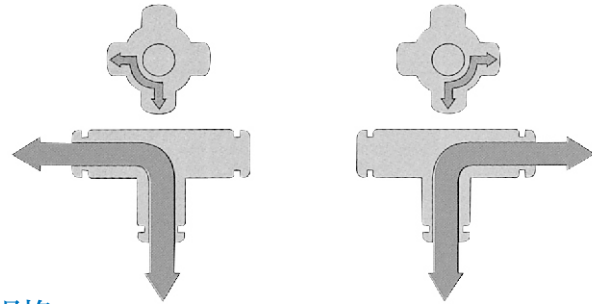

規格：

使用流體	空氣
使用壓力範圍	0~0.7 MPa
使用真空壓力	-0.1 MPa
使用溫度範圍	0~+60℃(不凍結)

