

# BN-2301 系列

 
空氣調理組合 (潤滑器)

**NISCON**



進口代理商品

## 規格：

| 型號                       | BN-2301        |     |
|--------------------------|----------------|-----|
| 配管口徑代號                   | 20A            | 25A |
| 配管口徑尺寸                   | Rc3/4          | Rc1 |
| 使用流體                     | 空氣             |     |
| 使用壓力範圍                   | 0~1 MPa        |     |
| 耐壓力                      | 1.5 MPa        |     |
| 周圍溫度                     | -5~+60°C (不凍結) |     |
| 使用油                      | 輪機油 ISO-VG32   |     |
| 儲油量                      | 400            |     |
| 流量Nm <sup>3</sup> /min   | 7.5            |     |
| 最少流量Nm <sup>3</sup> /min | 0.4            |     |
| 重量Kgf                    | 1.3            |     |



## 外觀尺寸：

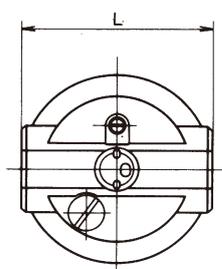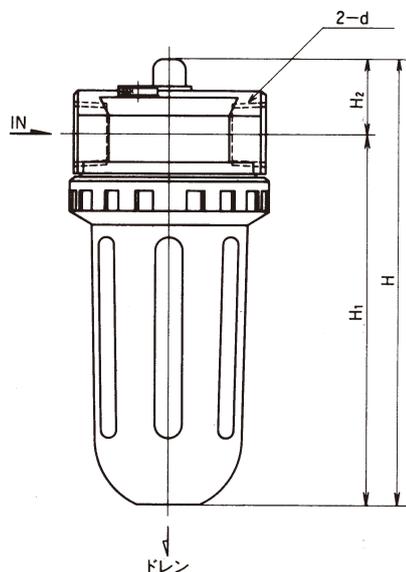

| 代號<br>口徑 | D   | d     | H   | H1  | H2 | L   |
|----------|-----|-------|-----|-----|----|-----|
| 20A      | 105 | Rc3/4 | 235 | 195 | 40 | 100 |
| 25A      | 105 | Rc1   | 235 | 195 | 40 | 100 |