 


壓力控制器

包裝：1個/袋

訂購代號：

JPC 6 - 01



① 型號

② 配管徑： (mm)

編號	4	6	8	10	12
尺寸	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12


③ 牙徑：

	公制牙		管用錐型牙			
編號	M5	01	02	03	04	
尺寸	M5×0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	

規格：

使用流體	空氣
使用壓力範圍	0~0.9 MPa
設定壓力範圍	0.2~0.6 MPa
使用溫度範圍	0~+60°C(不凍結)

構造圖：

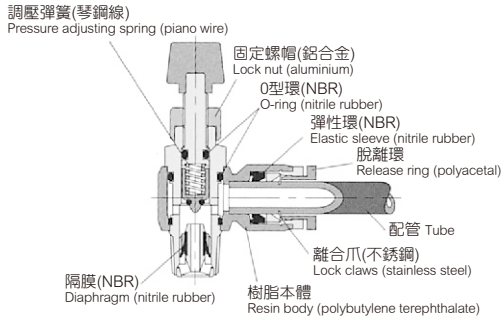


逆止閥

包裝：1個/袋

訂購代號：

 CVC 6 - 01 A



① 型號

② 配管徑： (mm)

	公制					英制				
編號	4	6	8	10	12	5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
尺寸	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	φ3.97	φ6.35	φ7.94	φ9.53	φ12.7

③ 牙徑：

	公制牙		管用錐型牙			
編號	M5	M6	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	M6×1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

配管徑： (mm)

	公制					英制				
編號	4	6	8	10	12	5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
尺寸	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	φ3.97	φ6.35	φ7.94	φ9.53	φ12.7

④ 選擇流體控制方向：

A：由外牙側流體輸入

B：由外牙側流體輸出



註：訂購CVU型無須標示

規格：

型號	CV*	CVP*	CVL*
使用流體	空氣		
使用壓力範圍	0~0.9 MPa		-0.1~1.0 MPa
作動壓力差	0.01 MPa		0.005 MPa
使用溫度範圍	0~+60°C(不凍結)		
最低逆止壓差	0.02 MPa	0.04 MPa	—

JPC		JPS	
彎頭型 Elbow	直型 Straight	彎頭型 Elbow	直型 Straight
φ D	φ D	φ D	φ D
型式 JPC φ D-R	型式 JPS φ D-R	型式 JPC φ D-R	型式 JPS φ D-R
JPC4-M5	JPC8-02	JPS4-M5	JPS8-02
JPC4-01	JPC8-03	JPS4-01	JPS8-03
JPC6-M5	JPC10-02	JPS6-M5	JPS10-02
JPC6-01	JPC10-03	JPS6-01	JPS10-03
JPC6-02	JPC12-03	JPS6-02	JPS12-03
JPC8-01	JPC12-04	JPS8-01	JPS12-04