

# 關斷型管接頭 / 旋轉接頭

PISCO

進口代理商品

一般環境用 - 快速接頭

關斷型指當還未接上配管時，管接頭屬於常閉狀態。(參考構造圖)

## 關斷型

包裝：1個/袋

訂購代號：

PSC 6 - 01

1 2 3

① 型號

② 配管徑：

編號	4	6	8	10	12	4M	6M
尺寸	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	φ4	φ6

\*直型及彎頭型請標示編號4、6；聯管型請標示編號4M、6M。

③ 牙徑：


編號	M5	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

## 規格：

使用流體	空氣
最高使用壓力	0.9 MPa
使用真空壓力	-0.1 MPa
使用溫度範圍	0~+60°C(不凍結)

\*使用在真空作業時請與我們洽詢

構造圖：

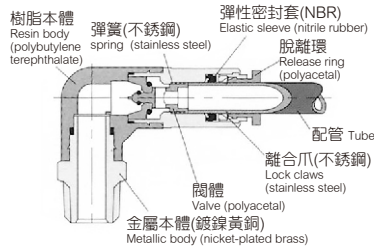

## 旋轉接頭

包裝：1個/袋

訂購代號：

RC 6 - 01

1 2 3

① 型號

② 配管徑：

編號	4	6	8	10	12	1/4	5/16	3/8
尺寸	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	φ6.65	φ7.94	φ9.53

③ 牙徑：

編號	M5	M6	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	M6×1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

## 規格：

使用流體	空氣
最高使用壓力	1.0 MPa
使用真空壓力	-0.1 MPa
使用溫度範圍	0~+60°C(不凍結)

<b>PSC</b> 直型 Straight φ D R	<b>PSL</b> 彎頭型 Elbow φ D R
型式 PSC φ D-R	型式 PSL φ D-R
PSC4-M5M	PSC8-03
PSC4-01M	PSC10-02
PSC6-M5M	PSC10-03
PSC6-01M	PSC10-04
PSC6-02M	PSC12-03
PSC8-01	PSC12-04
PSC8-02	
<b>PSU</b> 聯管直型 Union Straight φ D	<b>PSM</b> 分隔聯管型 Bulkhead Union φ D
型式 PSU φ D	型式 PSM φ D
PSU4M-M	PSU10
PSU6M-M	PSU12
PSU8	

<b>RC</b> 直型 Straight φ D R	<b>RL</b> 彎頭型 Elbow φ D R
型式 RC φ D-R	型式 RL φ D-R
RC4-M5	RC10-03
RC4-M6	RC10-04
RC4-01	RC12-02
RC6-M5	RC12-03
RC6-M6	RC12-04
RC6-01	RC1/4-01
RC6-02	RC1/4-02
RC8-01	RC5/16-01
RC8-02	RC5/16-02
RC8-03	RC5/16-03
RC10-01	RC3/8-03
RC10-02	RC3/8-04
RL4-M5	RL10-03
RL4-M6	RL10-04
RL4-01	RL12-02
RL6-M5	RL12-03
RL6-M6	RL12-04
RL6-01	RL1/4-01
RL6-02	RL1/4-02
RL8-01	RL5/16-01
RL8-02	RL5/16-02
RL8-03	RL5/16-03
RL10-01	RL3/8-03
RL10-02	RL3/8-04