

# 壓力控制器 / 逆止閥

一般環境用 — 控制閥

PISCO


進口代理商品

## 壓力控制器

包裝：1個／袋

訂購代號：

 JPC 6 - 01



① 型號

② 配管徑： (mm)

編號	4	6	8	10	12
尺寸	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12


③ 牙徑：

	公制牙		管用錐型牙			
編號	M5	01	02	03	04	
尺寸	M5×0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	

## 規格：

使用流體	空氣
使用壓力範圍	0~0.9 MPa
設定壓力範圍	0.2~0.6 MPa
使用溫度範圍	0~+60°C(不凍結)

## 構造圖：

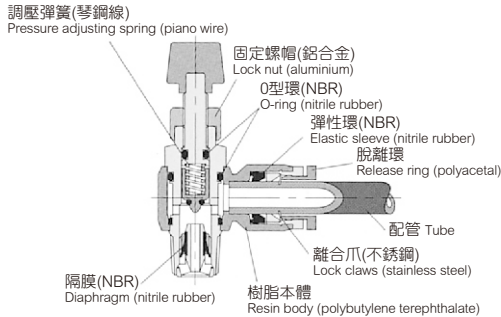


## 逆止閥

包裝：1個／袋

訂購代號：

 CVC 6 - 01 A



① 型號

② 配管徑： (mm)

	公制					英制				
編號	4	6	8	10	12	5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
尺寸	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	φ3.97	φ6.35	φ7.94	φ9.53	φ12.7

③ 牙徑：

	公制牙		管用錐型牙			
編號	M5	M6	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	M6×1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

④ 配管徑： (mm)

	公制					英制				
編號	4	6	8	10	12	5/32	1/4	5/16	3/8	1/2
尺寸	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	φ3.97	φ6.35	φ7.94	φ9.53	φ12.7

④ 選擇流體控制方向：

A：由外牙側流體輸入

B：由外牙側流體輸出











註：訂購CVU型無須標示

## 規格：

型號	CV*	CVP*	CVL*
使用流體	空氣		
使用壓力範圍	0~0.9 MPa		-0.1~1.0 MPa
作動壓力差	0.01 MPa		0.005 MPa
使用溫度範圍	0~+60°C(不凍結)		
最低逆止壓差	0.02 MPa	0.04 MPa	—

JPC		JPS	
彎頭型 Elbow	直型 Straight	彎頭型 Elbow	直型 Straight
φ D	φ D	φ D	φ D
型式 JPC φ D-R	型式 JPS φ D-R	型式 JPC φ D-R	型式 JPS φ D-R
JPC4-M5	JPC8-02	JPS4-M5	JPS8-02
JPC4-01	JPC8-03	JPS4-01	JPS8-03
JPC6-M5	JPC10-02	JPS6-M5	JPS10-02
JPC6-01	JPC10-03	JPS6-01	JPS10-03
JPC6-02	JPC12-03	JPS6-02	JPS12-03
JPC8-01	JPC12-04	JPS8-01	JPS12-04

<b>CVC</b> 直型 Straight 		<b>CVU</b> 聯管直型 Union Straight 	
型式 CVC φ D-R□		型式 CVU φ D-φ D	
CVC4-M5□	CVC8-02□	CVU4-4	CVU5/32-5/32
CVC4-M6□	CVC10-03□	CVU6-6	CVU1/4-1/4
CVC4-01□	CVC10-04□	CVU8-8	CVU5/16-5/16
CVC6-01□	CVC12-03□	CVU10-10	CVU3/8-3/8
CVC6-02□	CVC12-04□	CVU12-12	CVU1/2-1/2
CVC8-01□			
<b>CVPC</b> 直式樹脂型 Straight PBT Type 		<b>CVLU</b> 聯管直式 低作動型 Union Straight Low Operating Pressure Type 	
型式 CVPC φ D-R□		型式 CVLU φ D-φ D	
CVPC4-M5□	CVPC6-02□	CVLC4-4	CVLC10-10
CVPC4-M6□	CVPC8-01□	CVLC6-6	CVLC12-12
CVPC4-01□	CVPC8-02□	CVLC8-8	
CVPC6-01□			
<b>CVG</b> 不同尺寸聯管直型 Different Diam. Union Straight 		<b>CVF</b> 套筒型 Bush Type 	
型式 CVG φ D <sub>r</sub> -φ D <sub>s</sub> □		型式 CVF R-Rc□	
CVG12-10□		CVF01-01□	CVF03-03□
		CVF02-02□	CVF04-04□
<b>CVPU</b> 聯管直式樹脂型 Union Straight PBT Type 		<b>CVPF</b> 套筒樹脂型 Bush PBT Type 	
型式 CVPU φ D-φ D		型式 CVPF R-Rc	
CVPC4-4	CVPC8-8	CVPF01-01	CVPF02-02
CVPC6-6			

## 壓力錶

包裝：1個/袋

訂購代號：

GPC15 - M5

1 2

① 型號





② 配管徑/牙徑：

(mm)

編號	配管徑-公制			配管徑-英制			公制牙	管用錐型牙	
	4	6	8	5/32	1/4	5/16	M5	01	02
尺寸	φ 4	φ 6	φ 8	φ 3.97	φ 6.35	φ 7.94	M5×0.8	R1/8	R1/4
壓力表示單位	MPa			psi			MPa		

規格：

配管徑規格	公制	英制
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	0~0.8 MPa	0~116 psi
精度	±5%F.S.	
使用溫度範圍	0~+60°C(不凍結)	

<b>GPC</b> 直接安裝型 Straight 		<b>GPM</b> 隔板型 Bulkhead Type 	
型式 GPC15-R		型式 GPM φ D	
GPC15-M5	GPC15-02	GPM4	GPM5/32
GPC15-01		GPM6	GPM1/4
		GPM8	GPM5/16
<b>GPU</b> 聯管直型 Union Straight 		<b>GPJ</b> 軟管接頭型 Nipple Type 	
型式 GPU φ D-φ D		型式 GPJ φ D	
GPU4-4	GPU5/32-5/32	GPJ4	GPJ5/32
GPU6-6	GPU1/4-1/4	GPJ6	GPJ1/4
GPU8-8	GPU5/16-5/16	GPJ8	GPJ5/16