

真空用過濾器


真空相關裝置

PISCO

進口代理商品

包裝：1個/袋

訂購代號：

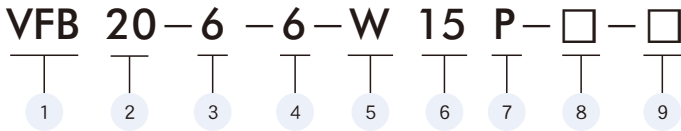

① 型號

② 過濾器尺寸：

編號	0	1	2	3	15	20	30
過濾面積	1.4	2.8*	4.7*	7.5	12.5	1.7	20

③ 內側缸徑：(適用VFB, VFR) (mm)

編號	6	8	10	12	16
尺寸	φ6	φ8	φ10	φ12	φ16

管徑及內牙(適用VFU, VFJ)

編號	公製牙					英製	管用陽線紋			
	180180	33	33M	44	66		88	1010	1/8-1/8M	M3M3
尺寸	φ1.8	φ3	φ3	φ4	φ6	φ8	φ10	φ3.2	M3×0.5	M5×0.8
VFU0	○	○							○	○
VFU1		○		○	○					○
VFU2				○	○					
VFU3					○	○	○			
VFJ			○	○	○			○		

④ 外側缸徑：(適用VFB, VFR) (mm)

編號	6	8	10	12	16
尺寸	φ6	φ8	φ10	φ12	φ16

*無記號：直接洩放至大氣型式(VFR), 小型聯管型(VFU)。

⑤ 色彩：(僅適VFB, VFR型)

W：象牙白/無記號：黑

⑦ 本體材質：(僅適VFU1,2,3型)

P：橡膠

⑥ 單位長：(僅適VFU1型)

15：15mm/25：25mm


⑧ 支架：(僅適VFU型)

NH：附支架/無記號：不附


⑨ 金屬部位材質：(選用配備, 須另付費)

S3：銅製材質(環為深藍色, 僅適VFU1,2,3型)/無記號：標準材質

配管例：

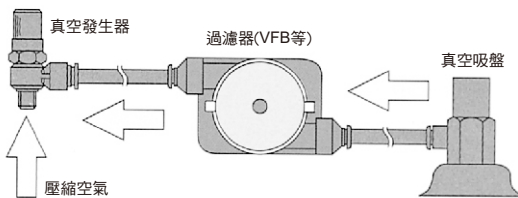

將過濾器(VFB等)裝在真空發生器與真空吸盤間, 除去由吸盤吸入的灰塵, 以防真空發生器造成故障。

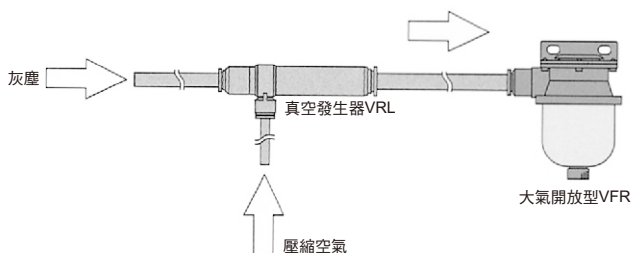

VFR型(大氣排放型)安裝在VRL型(用於搬運粒(粉)體)真空發生器的排氣側。

<p>VFU</p> <p>小型 聯管型 0, 1 Type Union Type</p> <p>φ D</p>	<p>VFU</p> <p>小型 聯管內牙型 0, 1 Type Union Female Thread Type</p> <p>M</p>		
型式 VFU□-φ D-□P	型式 VFU□-M-□P		
VFU0-18180□	VFU1-44-15P□□	VFU0-M3M3□	VFU0-55-25P□□
VFU0-33□	VFU1-44-25P□□	VFU0-55-15P□□	
VFU1-33-15P□	VFU1-66-15P□□		
VFU1-33-25P□	VFU1-66-25P□□		
<p>VFU</p> <p>聯管型 2, 3 Type Union Type</p> <p>φ D</p>	<p>VFJ</p> <p>小型 插件 Socket Type</p> <p>φ D</p>		
型式 VFU□-φ DP	型式 VFJφ Dφ D		
VFU2-44P□□	VFU3-88P□□	VFJ33M	VFJ66
VFU2-66P□□	VFU3-1010P□□	VFJ44	VFJ1/8-1/8
VFU3-66P□□			
<p>VFB</p> <p>大容量 聯管型 Large Capacity Union Type</p> <p>φ D₁</p> <p>φ D₂</p>	<p>VFR</p> <p>大容量 聯管型 Large Capacity Union Type</p> <p>φ D</p>		
型式 VFBφ D ₁ -φ D ₂	型式 VFRφ D-φ D		
VFB20-6-6	VFB20-12-12	VFR20-6-6	VFR20-12-12
VFB20-8-8	VFB20-16-16	VFR20-8-8	VFR20-16-16
VFB20-10-10		VFR20-10-10	
<p>VFR</p> <p>大容量 直接洩放至大氣型式(大氣排放型) Large Capacity Open to Air Type</p> <p>φ D</p>	<p>VFF</p> <p>直接安裝吸盤型 Pad Direct-Mounting Type</p> <p>M</p>		
型式 VFRφ D	型式 VFF□-M		
VFR20-6	VFR20-12	VFF15-M4	VFF30-M6
VFR20-8	VFR20-16	VFF15-M6	
VFR20-10			

規格：

使用流體	空氣
使用壓力範圍	-100~0 kPa
過濾精度	10 μm
使用溫度範圍	0~+60℃(不凍結)