


### 耐焊濺型—FB管

包裝：20m、50m、100m

訂購代號：

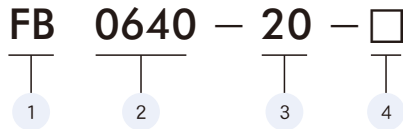

① 品名

② 配管徑 (外徑×內徑)：(mm)

編號	0425	0640	0860	1075	1290
外徑	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12
內徑	φ2.5	φ4	φ6	φ7.5	φ9
被覆外徑	φ6	φ8	φ10	φ12	φ14

③ 配管長度：

20：20m / 100：100m (0425~1075配管徑適用)  
20：20m / 50：50m (1290配管徑適用)

④ 配管顏色：(僅一種配色方式)

無記號：內管為藍色，被覆套為深灰色。


\* 被覆套特製顏色有紅色、藍色、透明、黃色、棕色、白色(500m以上)。

### 規格：

使用流體	空氣、熱媒體油、水(清水/有條件*)
最高使用壓力	1.0 MPa
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	-15~+90℃(不凍結)

\* 使用流體：水—在下列條件下方可使用


- 不能有衝擊性水流
- 請務必裝上嵌入環

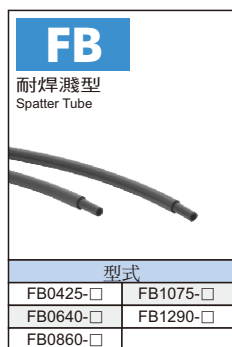

### 防靜電型—UE管

包裝：10m

訂購代號：

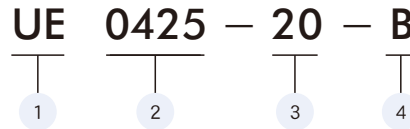

① 品名

② 配管徑 (外徑、內徑)：(mm)

編號	0320	0425	0640	0850	1065	1280
外徑	φ3	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12
內徑	φ2	φ2.5	φ4	φ5	φ6.5	φ8

③ 配管長度：

20：20m / 100：100m

④ 配管顏色：

B：黑色

### 規格：

使用流體	空氣
最高使用壓力	0~.6 MPa (20℃ 65%RH時)
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	-15~+40℃(不凍結)

