

# 黃銅製管接頭

特殊環境用—快速接頭


PISCO

進口代理商品

## 黃銅製

包裝：10個/袋

訂購代號：

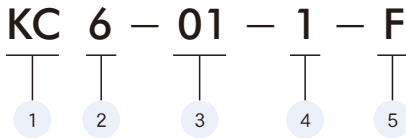

① 型號

② 配管徑： (mm)

編號	4	6	8	10	12
尺寸	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12

③ 牙徑：

編號	公制牙		管用錐型牙		
	M5	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

④ 護套：

無記號：具護套  
1：不具護套

⑤ 密封膠材質：

無記號：HNBR  
-F：FKM  
-N：NBR

## 規格：

使用流體	空氣、水 <sup>*1</sup> (限制條件)
最高使用壓力	1.0 MPa
使用真空壓力	-0.1 MPa
使用溫度範圍	0~60°C(0~120°C <sup>*2</sup> )

\*1.使用流體：水—在下列條件下可使用

- 使用溫度：0~+60°C
- 使用水流壓力範圍：0~0.3 MPa
- 不能有衝擊性水流
- 請務必裝上嵌入環

\*2.密封膠須是耐熱規格者


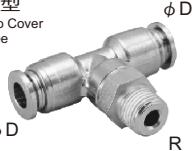




KC BRASS 直型 Straight		KB BRASS T型 Tee		KH BRASS 直型 Straight	
	φ D (護套) R		φ D (護套) R φ D		φ D (護套) R
型式 KC φ D-R□		型式 KB φ D-R□		型式 KH φ D-R□	
KC4-M5□	KC8-03□	KB4-M5□	KB8-03□	KH4-M5□	KH8-02□
KC4-01□	KC10-01□	KB4-01□	KB10-01□	KH4-01□	KH8-03□
KC4-02□	KC10-02□	KB4-02□	KB10-02□	KH6-M5□	KH10-02□
KC6-M5□	KC10-03□	KB6-M5□	KB10-03□	KH6-01□	KH10-03□
KC6-01□	KC10-04□	KB6-01□	KB10-04□	KH6-02□	KH10-04□
KC6-02□	KC12-02□	KB6-02□	KB12-02□	KH6-03□	KH12-03□
KC6-03□	KC12-03□	KB6-03□	KB12-03□	KH8-01□	KH12-04□
KC8-01□	KC12-04□	KB8-01□	KB12-04□		
KC8-02□		KB8-02□			
KOC BRASS 內六角直線型 Hex. Holed Straight		KD BRASS 歧管T型 Branch Tee		KL BRASS 彎頭型 Elbow	
	φ D (護套) R		φ D (護套) R φ D		φ D (護套) R
型式 KOC φ D-R□		型式 KD φ D-R□		型式 KL φ D-R□	
KOC4-M5□	KOC8-03□	KD4-M5□	KD8-03□	KL4-M5□	KL8-03□
KOC4-01□	KOC10-01□	KD4-01□	KD10-01□	KL4-01□	KL10-01□
KOC4-02□	KOC10-02□	KD4-02□	KD10-02□	KL4-02□	KL10-02□
KOC6-M5□	KOC10-03□	KD6-M5□	KD10-03□	KL6-M5□	KL10-03□
KOC6-01□	KOC10-04□	KD6-01□	KD10-04□	KL6-01□	KL10-04□
KOC6-02□	KOC12-02□	KD6-02□	KD12-02□	KL6-02□	KL12-02□
KOC6-03□	KOC12-03□	KD6-03□	KD12-03□	KL6-03□	KL12-03□
KOC8-01□	KOC12-04□	KD8-01□	KD12-04□	KL8-01□	KL12-04□
KOC8-02□		KD8-02□		KL8-02□	
KU BRASS 無護套 聯管直型 No Cover Union Straight		KM BRASS 無護套 分隔聯管型 No Cover Bulkhead Union		KV BRASS 無護套 聯管彎頭型 No Cover Union Elbow	
	φ D		φ D		φ D
型式 KU φ D-1□		型式 KM φ D-1□		型式 KV φ D-1□	
KU4-1□	KU10-1□	KM4-1□	KM10-1□	KV4-1□	KV10-1□
KU6-1□	KU12-1□	KM6-1□	KM12-1□	KV6-1□	KV12-1□
KU8-1□		KM8-1□		KV8-1□	
KV BRASS 聯管彎頭型 Union Elbow		KY BRASS 聯管Y型 Union Y		KE BRASS 聯管T型 Union Tee	
	φ D (護套)		φ D (護套)		φ D (護套)
型式 KV φ D□		型式 KY φ D□		型式 KE φ D□	
KV4□	KV10□	KY4□	KY10□	KE4□	KE10□
KV6□	KV12□	KY6□	KY12□	KE6□	KE12□
KV8□		KY8□		KE8□	
KU BRASS 聯管直型 Union Straight		KM BRASS 分隔聯管型 Bulkhead Union		KY BRASS 無護套 聯管Y型 No Cover Union Y	
	φ D (護套)		φ D (護套)		φ D
型式 KU φ D□		型式 KM φ D□		型式 KY φ D-1□	
KU4□	KU10□	KM4□	KM10□	KY4-1□	KY10-1□
KU6□	KU12□	KM6□	KM12□	KY6-1□	KY12-1□
KU8□		KM8□		KY8-1□	
KE BRASS 無護套 聯管T型 No Cover Union Tee		CS BRASS 聯管T型 Union Tee			
	φ D		φ D		
型式 KE φ D-1□		型式 CS φ D			
KE4-1□	KE10-1□	CS6	CS10		
KE6-1□	KE12-1□	CS8	CS12		
KE8-1□					

# 黃銅製 / 抗靜電型 - 管接頭

特殊環境用 - 快速接頭

PISCO

進口代理商品

<b>KC</b> BRASS 無護套直型 No Cover Straight  $\phi D$ R		<b>KB</b> BRASS 無護套T型 No Cover Tee  $\phi D$ R	
型式 KC $\phi D$ -R-1□		型式 KB $\phi D$ -R-1□	
KC4-M5-1□	KC8-03-1□	KB4-M5-1□	KB8-03-1□
KC4-01-1□	KC10-01-1□	KB4-01-1□	KB10-01-1□
KC4-02-1□	KC10-02-1□	KB4-02-1□	KB10-02-1□
KC6-M5-1□	KC10-03-1□	KB6-M5-1□	KB10-03-1□
KC6-01-1□	KC10-04-1□	KB6-01-1□	KB10-04-1□
KC6-02-1□	KC12-02-1□	KB6-02-1□	KB12-02-1□
KC6-03-1□	KC12-03-1□	KB6-03-1□	KB12-03-1□
KC8-01-1□	KC12-04-1□	KB8-01-1□	KB12-04-1□
KC8-02-1□		KB8-02-1□	
<b>KOC</b> BRASS 無護套內六角直線型 No Cover Hex. Holed Straight  $\phi D$ R		<b>KD</b> BRASS 無護套歧管T型 No Cover Branch Tee  $\phi D$ R	
型式 KOC $\phi D$ -R-1□		型式 KD $\phi D$ -R-1□	
KOC4-M5	KOC8-03	KD4-M5-1□	KD8-03-1□
KOC4-01	KOC10-01	KD4-01-1□	KD10-01-1□
KOC4-02	KOC10-02	KD4-02-1□	KD10-02-1□
KOC6-M5	KOC10-03	KD6-M5-1□	KD10-03-1□
KOC6-01	KOC10-04	KD6-01-1□	KD10-04-1□
KOC6-02	KOC12-02	KD6-02-1□	KD12-02-1□
KOC6-03	KOC12-03	KD6-03-1□	KD12-03-1□
KOC8-01	KOC12-04	KD8-01-1□	KD12-04-1□
KOC8-02		KD8-02-1□	
<b>KH</b> BRASS 無護套直型 No Cover Straight  $\phi D$ R		<b>KL</b> BRASS 無護套彎頭型 No Cover Elbow  $\phi D$ R	
型式 KH $\phi D$ -R-1□		型式 KL $\phi D$ -R-1□	
KH4-M5-1□	KH8-02-1□	KL4-M5-1□	KL8-03-1□
KH4-01-1□	KH8-03-1□	KL4-01-1□	KL10-01-1□
KH6-M5-1□	KH10-02-1□	KL4-02-1□	KL10-02-1□
KH6-01-1□	KH10-03-1□	KL6-M5-1□	KL10-03-1□
KH6-02-1□	KH10-04-1□	KL6-01-1□	KL10-04-1□
KH6-03-1□	KH12-03-1□	KL6-02-1□	KL12-02-1□
KH8-01-1□	KH12-04-1□	KL6-03-1□	KL12-03-1□
		KL8-01-1□	KL12-04-1□
		KL8-02-1□	

## 抗靜電型

包裝：10個/袋

訂購代號：

PL 6 - 01 EG

1 2 3 4

① 型號

② 配管徑：

編號	3	4	6	8	10	12
尺寸	$\phi 3$	$\phi 4$	$\phi 6$	$\phi 8$	$\phi 10$	$\phi 12$

③ 牙徑：

	公制牙			管用錐型牙		
編號	M5	M6	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	M6×1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

④ EG：抗靜電型

管外徑為3mm需標記為MEG。

規格：

使用流體	空氣、水*(限制條件)
最高使用壓力	0.6 MPa
使用真空壓力(負壓)	-0.1 MPa
使用溫度範圍	0~+40°C(不凍結)

\* 使用流體：水—在下列條件下可使用

- 使用溫度：0~+60°C
- 使用水流壓力範圍：0~0.3 MPa
- 不能有衝擊性水流
- 請務必裝上嵌入環

<b>PU</b> EG 聯管直型 Union Straight  $\phi D$					
型式 PU $\phi$ DEG					
PU3MEG	PU8EG				
PU4EG	PU10EG				
PU6EG	PU12EG				
<b>PV</b> EG 聯管彎頭型 Union Elbow  $\phi D$					
型式 PV $\phi$ DV-0					
PV3MEG	PV8EG				
PV4EG	PV10EG				
PV6EG	PV12EG				
<b>PE</b> EG 聯管T型 Union Tee  $\phi D$					
型式 PE $\phi$ DEG					
PE3MEG	PE8EG				
PE4EG	PE10EG				
PE6EG	PE12EG				
<b>PC</b> EG 直型 Straight  $\phi D$ R		<b>PL</b> EG 彎頭型 Elbow  $\phi D$ R		<b>PB</b> EG T型 Tee  $\phi D$ R	
型式 PC $\phi$ DREG		型式 PL $\phi$ D-RV-0		型式 PB $\phi$ D-RV-0	
PC3-M5MEG	PC6-03EG	PL3-M5MEG	PL6-03EG	PB3-M5MEG	PB6-03EG
PC4-M5EG	PC8-01EG	PL4-M5EG	PL8-01EG	PB4-M5EG	PB8-01EG
PC4-M6EG	PC8-02EG	PL4-M6EG	PL8-02EG	PB4-M6EG	PB8-02EG
PC4-01EG	PC8-03EG	PL4-01EG	PL8-03EG	PB4-01EG	PB8-03EG
PC4-02EG	PC10-02EG	PL4-02EG	PL10-02EG	PB4-02EG	PB10-02EG
PC6-M5EG	PC10-03EG	PL6-M5EG	PL10-03EG	PB6-M5EG	PB10-03EG
PC6-M6EG	PC12-03EG	PL6-M6EG	PL12-03EG	PB6-M6EG	PB12-03EG
PC6-01EG	PC12-04EG	PL6-01EG	PL12-04EG	PB6-01EG	PB12-04EG
PC6-02EG		PL6-02EG		PB6-02EG	