

標準型管接頭


一般環境用—快速接頭

PISCO

進口代理商品

包裝：10個／袋

訂購代號：

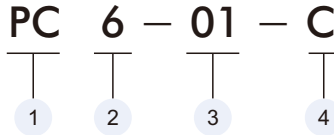

① 型號

② 配管徑：

單位：mm

編號	公制				英制				
	4	6	8	10	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8
尺寸	φ4	φ6	φ8	φ10	φ6.65	φ7.94	φ9.53	φ12.7	φ15.88

③ 牙徑：

編號	公制牙		管用錐型牙			
	M5	M6	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	M6×1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

④ 無塵室規格：

無：標準型；C：無塵室規格；


W-C：白色無塵室規格；UC：真空洗淨、脫氣包裝。

規格：

使用流體	空氣、水*(限制條件)
使用壓力範圍	0~0.9 MPa
使用真空壓力(負壓)	-750 mmHg(10Torr)
使用溫度範圍	0~+60℃

* 使用流體：水—在下列條件下方可使用

- 使用溫度：0~+60℃
- 使用水流壓力範圍：0~0.3 MPa
- 不能有衝擊性水流
- 請務必裝上嵌入環







PLL		PX		PMF		PB		PL		PE	
長彎頭型 Long Elbow		歧管Y型 Branch Y		分隔聯牙直型 Bulkhead Female Straight		T型 Tee		彎頭型 Elbow		聯管T型 Union Tee	
φ D		φ D		φ D		φ D		φ D		φ D	
R		R		R		R		R		R	
型式 PLL φ D-R		型式 PX φ D-R		型式 PMF φ D-R		型式 PB φ D-R		型式 PL φ D-R		型式 PE φ D	
PLL4-M5	PLL16-04	PX4-M5	PX16-03	PMF4-01	PMF10-02	PB4-M5	PB16-03	PL4-M5	PL5/32-01	PE4	PE5/32
PLL4-01	PLL5/32-01	PX4-M6	PX16-04	PMF4-02	PMF10-03	PB4-M6	PB16-04	PL4-M6	PL5/32-02	PE6	PE3/16
PLL4-02	PLL5/32-02	PX4-01	PX5/22-01	PMF6-01	PMF12-02	PB4-01	PB5/32-01	PL4-01	PL3/16-M5	PE8	PE1/4
PLL6-M5	PLL3/16-01	PX4-02	PX5/22-02	PMF6-02	PMF12-03	PB4-02	PB5/32-02	PL4-02	PL3/16-01	PE10	PE5/16
PLL6-01	PLL3/16-02	PX6-M5	PX3/16-01	PMF6-03	PMF12-04	PB6-M5	PB3/16-01	PL6-M5	PL3/16-02	PE12	PE3/8
PLL6-02	PLL1/4-01	PX6-M6	PX3/16-02	PMF8-01	PMF16-03	PB6-M6	PB3/16-02	PL6-M6	PL1/4-M5	PE16	PE1/2
PLL6-03	PLL1/4-02	PX6-01	PX1/4-01	PMF8-02	PMF16-04	PB6-01	PB1/4-01	PL6-01	PL1/4-01	PA 歧管A型 Branch A  φ D R 型式 PA φ D-R	
PLL8-01	PLL1/4-03	PX6-02	PX1/4-02	PMF8-03		PB6-02	PB1/4-02	PL6-02	PL1/4-02		
PLL8-02	PLL5/16-01	PX6-03	PX1/4-03			PB6-03	PB1/4-03	PL6-03	PL1/4-03		
PLL8-03	PLL5/16-02	PX8-01	PX5/16-01			PB8-01	PB5/16-01	PL8-01	PL5/16-01		
PLL10-01	PLL5/16-03	PX8-02	PX5/16-02			PB8-02	PB5/16-02	PL8-02	PL5/16-02		
PLL10-02	PLL3/8-01	PX8-03	PX5/16-03			PB8-03	PB5/16-03	PL8-03	PL5/16-03		
PLL10-03	PLL3/8-02	PX10-01	PX3/8-01			PB10-01	PB3/8-01	PL10-01	PL3/8-01		
PLL10-04	PLL3/8-03	PX10-02	PX3/8-02			PB10-02	PB3/8-02	PL10-02	PL3/8-02		
PLL12-02	PLL3/8-04	PX10-03	PX3/8-03			PB10-03	PB3/8-03	PL10-03	PL3/8-03		
PLL12-03	PLL1/2-02	PX10-04	PX3/8-04			PB10-04	PB3/8-04	PL10-04	PL3/8-04		
PLL12-04	PLL1/2-03	PX12-02	PX1/2-02			PB12-02	PB1/2-02	PL12-02	PL1/2-02		
PLL16-03	PLL1/2-04	PX12-03	PX1/2-03			PB12-03	PB1/2-03	PL12-03	PL1/2-03		
		PX12-04	PX1/2-04			PB12-04	PB1/2-04	PL12-04	PL1/2-04		
								PL16-03	PL5/8-03	PA4-M5	PA10-03
								PL16-04	PL5/8-04	PA6-01	PA12-04
								PL5/32-M5		PA8-02	

標準型管接頭

一般環境用—快速接頭

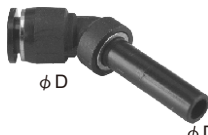PISCO

進口代理商品

PLHJ 45度套筒彎頭型 45-degree Socket Elbow		PLLJ 加長套筒彎頭型 Long Socket Elbow		PW 不同尺寸聯管Y型 Different Diam. Union Y		PYJ 歧管聯接Y型 Branch Union Y		PG 不同尺寸聯管直型 Different Diam. Union Straight		PGJ 減速型(漸縮管) Reducer													
																							
型式 PLHJ φ DM		型式 PLLJ φ D		型式 PW φ D ₁ -φ D ₂		型式 PYJ φ D		型式 PG φ D ₁ -φ D ₂		型式 PGJ φ D ₁ -φ D ₂													
PLHJ8	PLHJ12	PLLJ4	PLLJ5/32	PW6-4	PW1/4-3/16	PYJ4	PYJ16	PG6-4	PG1/4-3/16	PGJ4-6	PGJ8-1/4												
PLHJ10	PLHJ16	PLLJ6	PLLJ1/4	PW8-4	PW1/4-5/32	PYJ6	PYJ1/4	PG8-4	PG1/4-5/32	PGJ6-4	PGJ10-1/4												
PM 分隔聯管型 Bulkhead Union		PLLJ8	PLLJ5/16	PW8-6	PW1/4-4	PYJ8	PYJ5/16	PG8-6	PG1/4-4	PGJ6-8	PGJ10-5/16												
		PLLJ10	PLLJ3/8	PW10-6	PW5/16-5/32	PYJ10	PYJ3/8	PG10-6	PG5/16-3/16	PGJ8-4	PGJ12-1/4												
		PLLJ12	PLLJ1/2	PW10-8	PW5/16-1/4	PYJ12	PYJ1/2	PG10-8	PG5/16-1/4	PGJ8-6	PGJ12-5/16												
		型式 PM φ D		PU 聯管直型 Union Straight		PH 通用彎頭型 Universal Elbow		PLJ 套筒彎頭型 Socket Elbow		PEG 不同尺寸聯管T型 Different Diam. Union Tee		PLGJ 不同尺寸套筒彎頭型 Different Diam. Socket Elbow											
		PM4	PM5/32																				
		PM6	PM3/16																				
		PM8	PM1/4																				
		PM10	PM5/16																				
		PM12	PM3/8																				
		PM16	PM1/2																				
型式 PU φ D		型式 PH φ D-R												型式 PLJ φ D		型式 PEG φ D ₁ -φ D ₂		型式 PLG ₁ φ D ₁ -φ D ₂					
PU4	PU3/16	PH4-M5	PH5/32-M5											PLJ4	PLJ5/32	PEG4-6	PEG5/32-1/4	PLGJ6-4	PLGJ1/4-3/16				
PU6	PU1/4	PH4-M6	PH5/32-01											PLJ6	PLJ1/4	PEG6-4	PEG3/16-5/32	PLGJ8-4	PLGJ1/4-6				
PU8	PU5/16	PH4-01	PH3/16-M5	PLJ8	PLJ5/16	PEG8-4	PEG1/4-3/16	PLGJ8-6	PLGJ5/16-3/16														
PU10	PU3/8	PH6-M5	PH3/16-01	PLJ10	PLJ3/8	PEG8-6	PEG1/4-5/32	PLGJ10-6	PLGJ5/16-1/4														
PU12	PU1/2	PH6-M6	PH3/16-02	PLJ12	PLJ1/2	PEG8-10	PEG1/4-5/16	PLGJ10-8	PLGJ3/8-1/4														
PU16	PU5/8	PH6-01	PH1/4-M5	PLJ16		PEG10-6	PEG5/16-5/32	PLGJ12-8	PLGJ3/8-5/16														
PU5/32		PH6-02	PH1/4-01	PML 分隔聯管彎頭型 Bulkhead Union Elbow		PEG10-8	PEG5/16-3/16	PLGJ12-10	PLGJ1/2-5/16														
PV 聯管彎頭型 Union Elbow		PH8-01	PH1/4-02			PEG12-8	PEG5/16-3/8	PLGJ12-12	PLGJ1/2-12														
		PH8-02	PH5/16-01			PEG12-10	PEG3/8-1/4																
		PH8-03	PH5/16-02			PEG12-16	PEG3/8-5/16																
		PH10-02	PH5/16-03			PEG16-10	PEG3/8-1/2																
		PH10-03	PH3/8-02			PEG16-12	PEG1/2-5/16																
		PH12-03	PH3/8-03			PEG16-12	PEG1/2-3/8																
		PH12-04	PH1/2-03																				
		PH16-03	PH1/2-04																				
		PH16-04																					
		型式 PV φ D		型式 PLLJGJ φ D ₁ -φ D ₂		型式 PML φ D		型式 PEG5/32-3/16		型式 PLGJ1/4-5/32													
PV4	PV5/32	PLLJGJ6-4		PML4	PML5/32																		
PV6	PV3/16			PML6	PML1/4																		
PV8	PV1/4			PML8	PML5/16																		
PV10	PV5/16			PML10	PML3/8																		
PV12	PV3/8			PML12																			
PV16	PV1/2																						
PAF 內牙歧管A型 Female Branch A		PRJ 歧管聯接雙Y型 Branch Union Double Y		PY 聯管Y型 Union Y		PAU 聯管A型 Union A		PVU 三角聯管型 Tripod Union		PWJ 不同尺寸聯接Y型 Different Diam. Branch Union Y													
												型式 PAF φ D-R		型式 PRJ φ D ₁ -φ D ₂		型式 PY φ D		型式 PAU φ D		型式 PVU φ D		型式 PWJ φ D ₁ -φ D ₂	
												PAF4-M5	PAF10-03	PRJ6-4	PRJ8-6	PY4	PY5/32	PAU4	PAU3/16	PVU4	PVU5/32	PWJ6-4	PWJ1/4-5/32
												PAF6-01	PAF12-03			PY6	PY3/16	PAU6	PAU1/4	PVU6	PVU3/16	PWJ8-6	PWJ5/16-1/4
												PAF8-02	PAF12-04			PY8	PY1/4	PAU8	PAU5/16	PVU8	PVU1/4	PWJ10-8	PWJ3/8-5/16
																PY10	PY5/16	PAU10	PAU3/8	PVU10	PVU5/16	PWJ12-10	PWJ1/2-3/8
																PY12	PY3/8	PAU12	PAU1/2	PVU12	PVU3/8	PWJ16-12	
																PY16	PY1/2	PAU5/32		PVU12	PVU1/2		

標準型管接頭

一般環境用—快速接頭

PISCO

進口代理商品

PHF 內牙通用彎頭型 Female Universal Elbow 		PMP 分隔內管P型 Bulkhead Union P 		PHW 通用雙彎頭型 Double Universal Elbow 		PAW 歧管雙A型 Double branch A 		PCF 內牙直型 Female Straight 		PAX 歧管彎頭型 Branch Elbow 	
型式 PHF ϕ D-R		型式 PMP ϕ D		型式 PHW ϕ D-R		型式 PAW ϕ D-R		型式 PCF ϕ D-R		型式 PAX ϕ D-R	
PHF4-M5 PHF4-01 PHF6-M5 PHF6-01 PHF6-02 PHF8-01 PHF8-02 PHF8-03 PHF10-02 PHF10-03 PHF12-03 PHF12-04 PHF5/32-M5 PHF5/32-01	PHF3/16-M5 PHF3/16-01 PHF3/16-02 PHF1/4-M5 PHF1/4-01 PHF1/4-02 PHF5/16-01 PHF5/16-02 PHF5/16-03 PHF3/8-02 PHF3/8-03 PHF1/2-03 PHF1/2-04	PMP4 PMP6 PMP8 PMP10 PMP12	PMP5/32 PMP1/4 PMP5/16 PMP3/8	PHW4-01 PHW4-02 PHW4-03 PHW6-01 PHW6-02 PHW6-03 PHW8-01 PHW8-02 PHW8-03 PHW8-04 PHW10-02 PHW10-03 PHW10-04	PHW12-02 PHW12-03 PHW12-04 PHW1/4-01 PHW1/4-02 PHW1/4-03 PHW5/16-02 PHW5/16-03 PHW5/16-04 PHW3/8-02 PHW3/8-03 PHW3/8-04	PAW4-01 PAW4-02 PAW4-03 PAW6-01 PAW6-02 PAW6-03 PAW8-01 PAW8-02 PAW8-03 PAW8-04 PAW10-02 PAW10-03 PAW10-04	PAW12-02 PAW12-03 PAW12-04 PAW1/4-01 PAW1/4-02 PAW1/4-03 PAW5/16-02 PAW5/16-03 PAW5/16-04 PAW3/8-02 PAW3/8-03 PAW3/8-04	PCF4-M5 PCF4-01 PCF4-02 PCF6-M5 PCF6-01 PCF6-02 PCF6-03 PCF8-01 PCF8-02 PCF8-03 PCF10-02 PCF10-03 PCF12-02 PCF12-03 PCF16-03	PCF16-04 PCF5/32-01 PCF5/32-02 PCF3/16-01 PCF3/16-02 PCF1/4-01 PCF1/4-02 PCF1/4-03 PCF5/16-01 PCF5/16-02 PCF3/8-02 PCF3/8-03 PCF1/2-02 PCF1/2-03 PCF1/2-04	PAX4-M5 PAX4-M6 PAX4-01 PAX4-02 PAX6-M5 PAX6-M6 PAX6-01 PAX6-02 PAX6-03	PAX8-01 PAX8-02 PAX8-03 PAX10-01 PAX10-02 PAX10-03 PAX10-04 PAX12-02 PAX12-03 PAX12-04
PLH MINI TYPE 45度彎頭型 45-degree Elbow 		PZB 十字B型 Cross B 		PHT 三重通用彎頭型 Triple Universal Elbow 		PAT 三重歧管A型 Triple Branch A 		PF 加長型變換接頭 Extension Joint Bush 		PRX 雙歧管Y型 Branch Double Y 	
型式 PLH ϕ D-R		型式 PZB ϕ D ₁ - ϕ D ₂		型式 PHT ϕ D-R		型式 PAT ϕ D-R		型式 PFR-R ₂		型式 PRX ϕ D-R	
PLH8-01 PLH8-02 PLH8-03 PLH10-01 PLH10-02 PLH10-03	PLH10-04 PLH12-02 PLH12-03 PLH12-04 PLH16-03 PLH16-04	PZB8-6 PZB10-8 PZB12-10	PZB5/16-1/4 PZB3/8-5/16 PZB1/2-3/8	PHT4-01 PHT4-02 PHT4-03 PHT6-01 PHT6-02 PHT6-03 PHT8-01 PHT8-02 PHT8-03 PHT8-04 PHT10-02 PHT10-03 PHT10-04	PHT12-02 PHT12-03 PHT12-04 PHT1/4-01 PHT1/4-02 PHT1/4-03 PHT5/16-02 PHT5/16-03 PHT5/16-04 PHT3/8-02 PHT3/8-03 PHT3/8-04	PAT4-01 PAT4-02 PAT4-03 PAT6-01 PAT6-02 PAT6-03 PAT8-01 PAT8-02 PAT8-03 PAT8-04 PAT10-02 PAT10-03 PAT10-04	PAT12-02 PAT12-03 PAT12-04 PAT1/4-01 PAT1/4-02 PAT1/4-03 PAT5/16-02 PAT5/16-03 PAT5/16-04 PAT3/8-02 PAT3/8-03 PAT3/8-04	PFM5-M5 PF02-02 PFM5-M5L*1 PF02-03 PFM5-01 PF02-04 PF01-M5 PF03-01 PF01-01 PF03-02 PF01-02 PF03-03 PF01-03 PF03-04 PF02-M5 PF04-04 PF02-01	PF02-01 PF02-02 PF02-03 PF02-04 PF03-01 PF03-02 PF03-03 PF03-04 PF04-04	PRX4-01 PRX4-02 PRX6-01	
PVX 三角彎頭型 Tripod Elbow 		PKJ 歧管連接三重型 Branch Union Triple 		PTJ PT外牙柱塞型 PT Jack 		PKD 歧管三重型 Branch Triple 		PFF 不同尺寸套筒型 Different Diam. Socket 		PKVD 歧管三重、雙重合併型 Branch Triple Double 	
型式 PVX ϕ D-R		型式 POL ϕ D-R		型式 PTJ ϕ D-R		型式 PKD ϕ D ₁ - ϕ D ₂ -R		型式 PFFR-R ₂		型式 PKVD ϕ D ₁ - ϕ D ₂ -R	
PVX4-M5 PVX4-M6 PVX4-01 PVX4-02 PVX6-M5 PVX6-M6 PVX6-01 PVX6-02 PVX6-03	PVX8-01 PVX8-02 PVX8-03 PVX10-01 PVX10-02 PVX10-03 PVX10-04 PVX12-02 PVX12-03 PVX12-04	POL4-M5 POL6-01 POL6-02 POL8-01 POL8-02	POL8-03 POL10-02 POL10-03 POL12-03 POL12-04	PTJ4-M5 PTJ4-01 PTJ6-M5 PTJ6-01 PTJ6-02	PTJ8-01 PTJ8-02 PTJ8-03 PTJ8-03 PTJ10-03	PKD6-4-01 PKD8-4-02 PKD6-6-02 PKD10-8-03	PFF01-M5 PFF02-01 PFF03-01 PFF03-02 PFF04-02 PFF04-03	PKVD8-4-02 PKVD8-4-03 PKVD8-6-02 PKVD8-6-03 PKVD10-6-03 PKVD10-6-04 PKVD10-8-03 PKVD10-8-04			

標準型管接頭／色套

一般環境用－快速接頭

PISCO

進口代理商品

PLF 內牙彎頭型 Female Elbow 		PZC 十字C型 Cross C 		PPF 蓋形接頭 Cap 	
型式 PLF ϕ D-Rc		型式 PZC ϕ D ₁ - ϕ D ₂		型式 PPF ϕ D-R	
PLF4-M5	PLF-5/32-01	PZC8-6	PZC5/16-1/4	PPF4	PPF1/8
PLF4-M6	PLF-5/32-02	PZC10-8	PZC3/8-5/16	PPF6	PPF5/32
PLF4-01	PLF3/16-M5	PZC12-10	PZC1/2-3/8	PPF8	PPF3/16
PLF4-02	PLF3/16-01			PPF10	PPF1/4
PLF6-M5	PLF3/16-02			PPF12	PPF3/8
PLF6-M6	PLF3/16-03			PPF16	PPF1/2
PLF6-01	PLF1/4-M5				
PLF6-02	PLF1/4-01				
PLF6-03	PLF1/4-02				
PLF8-01	PLF1/4-03				
PLF8-02	PLF5/16-01				
PLF8-03	PLF5/16-02				
PLF10-02	PLF5/16-03				
PLF10-03	PLF3/8-02				
PLF10-04	PLF3/8-03				
PLF-12-02	PLF3/8-04				
PLF-12-03	PLF1/2-02				
PLF-12-04	PLF1/2-03				
PLF-5/32-M5	PLF1/2-04				
PKVG 不同尺寸三重、雙重合併型 Different Diam. Triple Double 		PZA 十字A型 Cross A 		PIJ 雙向接頭 Nipple 	
型式 PKVG ϕ D ₁ - ϕ D ₂		型式 PZA ϕ D		型式 PIJ ϕ D	
PKVG8-4	PKVG5/16-3/16	PZA8	PZA5/16	PIJ4	PIJ5/32
PKVG8-6	PKVG5/16-1/4	PZA10	PZA3/8	PIJ6	PIJ3/16
PKVG10-6	PKVG3/8-3/16	PZA12	PZA1/2	PIJ8	PIJ1/4
PKVG10-8	PKVG3/8-1/4	PZA1/4		PIJ10	PIJ5/16
PKVG5/16-5/32	PKVG3/8-5/16			PIJ12	PIJ3/8
				PIJ16	PIJ1/2
PP 塞頭 Plug 		PIG 不同尺寸雙向接頭 Different Diam. Nipple 			
型式 PP ϕ D		型式 PIG ϕ D ₁ - ϕ D ₂			
PP4	PP5/32	PIG6-4	PIG16-12		
PP6	PP3/16	PIG8-4	PIG3/16-5/32		
PP8	PP1/4	PIG8-6	PIG1/4-5/32		
PP10	PP5/16	PIG10-6	PIG1/4-3/16		
PP12	PP3/8	PIG10-8	PIG5/16-1/4		
PP16	PP1/2	PIG12-8	PIG3/8-5/16		
		PIG12-10	PIG1/2-3/8		
		PIG16-10			
PRG 不同尺寸雙Y型 Different Diam. Double Y 					
型式 PRG ϕ D ₁ - ϕ D ₂					
PRG6-4	PRG1/4-5/32				
PRG8-6	PRG5/16-1/4				
PRG3/16-5/32					

色套

包裝：10個／袋

訂購代號：

CAP 6 - BU

1 2 3



標準型



迷你型

① 型號

② 配管徑：

編號	標準型					迷你橢圓型		迷你圓型			
	4	6	8	10	12	16	4M	6M	4MQ	6MQ	
尺寸	mm	ϕ 4	ϕ 6	ϕ 8	ϕ 10	ϕ 12	ϕ 16	ϕ 4	ϕ 6	ϕ 4	ϕ 6
	inch	ϕ 5/32	ϕ 3/16, 1/4	ϕ 5/16	ϕ 3/8	ϕ 1/2	ϕ 5/8	ϕ 1/8, 5/32	ϕ 1/4	ϕ 1/8, 5/32	—

③ 外觀顏色：

編號	B	R	O	YB	Y	G	BU	CB	GR	W
色彩	黑	紅	橙	土黃	黃	綠	藍	水藍	灰	白



CAP 色套 Color Cap 		CAPH 色套 Color Cap 	
型式 CAP□-□		型式 CAPH□-□ CAPH16-□	
CAPL 附鎖機構色套 With Lock Mechanism Color Cap 		CAPL 附鎖機構色套 With Lock Mechanism Color Cap 	
型式 CAPL4M-□ CAPL6M-□		型式 CAPL4MQ-□ CAPL6MQ-□	