

雙捲管—ULF管

包裝：1個／袋

訂購代號：

ULF 06 - 2F - 5 - Y - G

1 2 3 4 5 6

①品名

②管徑(外徑)：(mm)

編號	03	04	06	08	10	12
尺寸	φ3	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12

③芯數(結合管數)：2F：2芯

④拉直長度：(m)


編號	1	2.5	5	7	10
尺寸	1	2.5	5	7	10
管外徑	φ3mm	○	○		
	φ4mm	○	○	○	○
	φ6mm	○	○	○	○
	φ8mm		○	○	○
	φ10mm		○	○	○
	φ12mm		○	○	○

⑤管顏色-1 / ⑥管顏色-2：

編號	B	R	O	YB	Y	G	BU	CB	C	W
色彩	黑	紅	橙	棕黃	黃	綠	藍	透明藍	透明	乳白

規格：

使用流體	空氣
最高使用壓力	0.8 MPa (20°C 65%RH時)
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	-15~+60°C(不凍結)

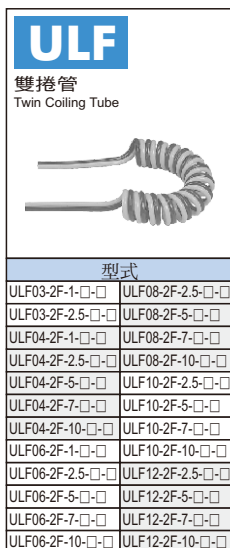

端點接頭型捲管—ULF管及其端接頭—(PCT, PCF)接頭

包裝：1個／袋

訂購代號：

ULT 8 - 02 - 2.5 - Y

1 2 3 4 5

①品名

②管徑：

8：φ8mm

③牙徑：

02：R1/4, Rc1/4

④配管長度：(mm)

編號	2.5	5	7	10
尺寸	2.5	5	7	10

⑤配管顏色：

Y：黃 ※可特別訂購其它顏色。

規格：

使用流體	空氣
最高使用壓力	0.9 MPa
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	0~+60°C(不凍結)

