

規格：

型號	UML
使用流體	空氣
使用壓力範圍	0~100 psi (0~0.7 MPa)
使用真空壓力	-29.5 in.Hg (-100 kPa)
使用溫度範圍	-5~140°F (-15~60°C)(不凍結)

訂購代號：

UML
06
- 10
- B

1
2
3
4

① 型號

② 管徑

單位：mm


代號	04	06	08	10	12
O.D.	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12

③ 每捲長度

代號	2	3	5	7	10	14	20
長度	2m	3m	5m	7m	10m	14m	20m

④ 顏色

B：黑、BU：藍、O：橘紅、Y：黃、R：紅、T：透明

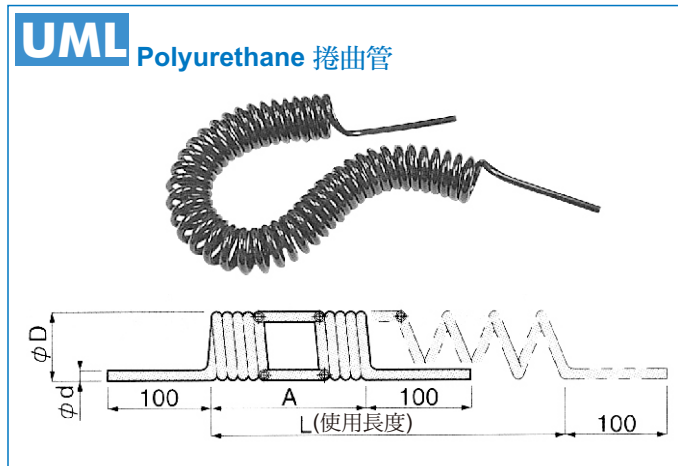

型式	φ d	A	φ D	L
UML04-2	4	120	24	360
UML04-3	4	180	24	540
UML04-5	4	350	24	1100
UML04-7	4	480	24	1500
UML04-10	4	700	24	2100
UML04-14	4	1040	24	3200
UML04-20	4	1450	24	4400
UML06-2	6	160	30	500
UML06-3	6	230	30	700
UML06-5	6	430	30	1300
UML06-7	6	620	30	1900
UML06-10	6	910	30	2800
UML06-14	6	1300	30	3900
UML06-20	6	1850	30	5600
UML08-3	8	250	42	750
UML08-5	8	390	42	1200
UML08-7	8	540	42	1700
UML08-10	8	770	42	2400
UML08-14	8	1045	42	3200
UML08-20	8	1550	42	4700
UML10-5	10	330	58	1000
UML10-7	10	470	58	1400
UML10-10	10	680	58	2100
UML10-14	10	970	58	3000
UML10-20	10	1380	58	4200
UML12-5	12	310	72	1000
UML12-7	12	450	72	1400
UML12-10	12	660	72	2000
UML12-14	12	920	72	2800
UML12-20	12	1320	72	4000