




海棉質 / 單層蛇腹型-真空吸盤

PISCO

真空吸盤

進口代理商品

VPMA MINI SPONGE 固定式&配管口徑向上 Fixed Type On-the-top Vacuum Port 		VPMA MINI SPONGE / S3 固定式&配管口徑向上 Fixed Type On-the-top Vacuum Port 	
型式		型式	
VPMA10S□6J	VPMA25S□6J	VPMA10S□6J-S3	VPMA25S□6J-S3
VPMA15S□6J	VPMA30S□6J	VPMA15S□6J-S3	VPMA30S□6J-S3
VPMA20S□6J		VPMA20S□6J-S3	
VPMB MINI SPONGE 固定式&配管口徑側向 Fixed Type On-the-side Vacuum Port 		VPMB MINI SPONGE / S3 固定式&配管口徑側向 Fixed Type On-the-side Vacuum Port 	
型式		型式	
VPMB10S□6J	VPMB25S□6J	VPMB10S□6J-S3	VPMB25S□6J-S3
VPMB15S□6J	VPMB30S□6J	VPMB15S□6J-S3	VPMB30S□6J-S3
VPMB20S□6J		VPMB20S□6J-S3	
VPMC MINI SPONGE 活動式&配管口徑向上 Spring Type On-the-top Vacuum Port 		VPMC MINI SPONGE / S3 活動式&配管口徑向上 Spring Type On-the-top Vacuum Port 	
型式		型式	
VPMC10S□6J	VPMC25S□6J	VPMC10S□6J-S3	VPMC25S□6J-S3
VPMC15S□6J	VPMC30S□6J	VPMC15S□6J-S3	VPMC30S□6J-S3
VPMC20S□6J		VPMC20S□6J-S3	
VPMD MINI SPONGE 活動式&配管口徑側向 Spring Type On-the-side Vacuum Port 		VPMD MINI SPONGE / S3 活動式&配管口徑側向 Spring Type On-the-side Vacuum Port 	
型式		型式	
VPMD10S□6J	VPMD25S□6J	VPMD10S□6J-S3	VPMD25S□6J-S3
VPMD15S□6J	VPMD30S□6J	VPMD15S□6J-S3	VPMD30S□6J-S3
VPMD20S□6J		VPMD20S□6J-S3	

單層蛇腹型

包裝：1個/袋

訂購代號：

VPC 10 B N 6J - QM - FH - F15 - □

1 2 3 4 5 6 7 8 9

① 固定座型號

② 吸盤徑：

編號	6	8	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
尺寸	φ6	φ8	φ10	φ15	φ20	φ25	φ30	φ40	φ50	φ60	φ80	φ100

③ 吸盤形狀：B：單層蛇腹型

④ 吸盤材質：N：腈橡膠 / S：矽橡膠 / U：聚氨酯橡膠 / F：氟橡膠 / SE：抗靜電型矽橡膠 / NE：低阻防靜電NBR / HN：HNBR / EP：EPDM

⑤ 接頭型式/尺寸：(*只提供小型吸盤的支架)

吸盤徑	φ10		φ10~φ30		φ10~φ50		φ80
接頭型式	快速配管	倒鉤型	快速配管	倒鉤型	快速配管	倒鉤型	管用錐型內牙
尺寸	3×2	3×2	4×2.5	4×2.5	6×4	6×4	Rc(G)1/8
編號	3J*	3B*	4J*	4B*	6J	6B	01

⑥ 無痕橡膠附加材質：(選用配備, 須另付費)

QK：PEEK / QM：POM / QKE：導電性PEEK

⑦ 具備擺固定座：(選用配備, 須另付費; 僅適φ10~50mm)


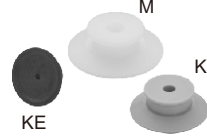

FH：偏擺角度30° / FHH：偏擺角度15° / ECV：防掉落閥

⑧ 具過濾器：(選用配備, 須另付費; 不適S3材質)

F15：吸盤直徑φ10~25mm / F30：吸盤直徑φ30~50mm

⑨ 金屬部位材質：(選用配備, 須另付費)

S3：銅製材質(環為深藍色) / 無記號：標準材質



















VP BELLOWS 蛇腹吸盤 Pad Rubber Only F, U, S 		VP-AT BELLOWS 蛇腹吸盤附件 Rubber Attachment Only M, K, KE 		VP BELLOWS 蛇腹吸盤支架 Pad Flame Only 	
型式		型式		型式	
VP6B□	VP30B□□	VP10BQ□-AT	VP25BQ□-AT	VP80B□A	VP100B□A
VP8B□	VP40B□	VP15BQ□-AT	VP30BQ□-AT		
VP10B□□	VP50B□	VP20BQ□-AT			
VP15B□□	VP60B□				
VP20B□□	VP80B□				
VP25B□□	VP100B□				

單層蛇腹型-真空吸盤

PISCO

真空吸盤

進口代理商品

VPA BELLOWS 固定式 配管口徑向上 Fixed Type On-the-top Vacuum Port 		VPB BELLOWS 固定式 配管口徑側向 Fixed Type On-the-side Vacuum Port 		VPC BELLOWS 活動式 配管口徑向上 Spring Type On-the-top Vacuum Port 		VPD BELLOWS 活動式 配管口徑側向 Spring Type On-the-side Vacuum Port 		VPF BELLOWS 活動式 直接配置型 Spring & Direct Mounting Type 	
型式		型式		型式		型式		型式	
VPA6B□6J	VPA30B□6J□	VPB6B□6J	VPB30B□6J□	VPC6B□6J	VPC30B□6J□	VPD6B□6J	VPD30B□6J□	VPF6B□	VPF25B□□
VPA8B□6J	VPA40B□6J	VPB8B□6J	VPB40B□6J	VPC8B□6J	VPC40B□6J	VPD8B□6J	VPD40B□6J	VPF8B□	VPF30B□□
VPA10B□6J□	VPA50B□6J	VPB10B□6J□	VPB50B□6J	VPC10B□6J□	VPC50B□6J	VPD10B□6J□	VPD50B□6J	VPF10B□□	VPF40B□
VPA15B□6J□	VPA60B□01	VPB15B□6J□	VPB60B□01	VPC15B□6J□	VPC60B□01	VPD15B□6J□	VPD60B□01	VPF15B□□	VPF50B□
VPA20B□6J□	VPA80B□01	VPB20B□6J□	VPB80B□01	VPC20B□6J□	VPC80B□01	VPD20B□6J□	VPD80B□01	VPF20B□□	
VPA25B□6J□	VPA100B□01	VPB25B□6J□	VPB100B□01	VPC25B□6J□	VPC100B□01	VPD25B□6J□	VPD100B□01		
VPA BELLOWS / S3 固定式 配管口徑向上 Fixed Type On-the-top Vacuum Port 		VPB BELLOWS / S3 固定式 配管口徑側向 Fixed Type On-the-side Vacuum Port 		VPC BELLOWS / S3 活動式 配管口徑向上 Spring Type On-the-top Vacuum Port 		VPD BELLOWS / S3 活動式 配管口徑側向 Spring Type On-the-side Vacuum Port 		VPF BELLOWS / S3 活動式 直接配置型 Spring & Direct Mounting Type 	
型式		型式		型式		型式		型式	
VPA6B□6J-S3	VPA30B□6J□-S3	VPB6B□6J-S3	VPB30B□6J□-S3	VPC6B□6J-S3	VPC30B□6J□-S3	VPD6B□6J-S3	VPD30B□6J□-S3	VPF6B□-S3	VPF25B□□-S3
VPA8B□6J-S3	VPA40B□6J-S3	VPB8B□6J-S3	VPB40B□6J-S3	VPC8B□6J-S3	VPC40B□6J-S3	VPD8B□6J-S3	VPD40B□6J-S3	VPF8B□-S3	VPF30B□□-S3
VPA10B□6J□-S3	VPA50B□6J-S3	VPB10B□6J□-S3	VPB50B□6J-S3	VPC10B□6J□-S3	VPC50B□6J-S3	VPD10B□6J□-S3	VPD50B□6J-S3	VPF10B□□-S3	VPF40B□-S3
VPA15B□6J□-S3	VPA60B□01-S3	VPB15B□6J□-S3	VPB60B□01-S3	VPC15B□6J□-S3	VPC60B□01-S3	VPD15B□6J□-S3	VPD60B□01-S3	VPF15B□□-S3	VPF50B□-S3
VPA20B□6J□-S3	VPA80B□01-S3	VPB20B□6J□-S3	VPB80B□01-S3	VPC20B□6J□-S3	VPC80B□01-S3	VPD20B□6J□-S3	VPD80B□01-S3	VPF20B□□-S3	
VPA25B□6J□-S3	VPA100B□01-S3	VPB25B□6J□-S3	VPB100B□01-S3	VPC25B□6J□-S3	VPC100B□01-S3	VPD25B□6J□-S3	VPD100B□01-S3		
VPMA BELLOWS 固定式 配管口徑向上 Fixed Type On-the-top Vacuum Port 		VPMB BELLOWS 固定式 配管口徑側向 Fixed Type On-the-side Vacuum Port 		VPMC BELLOWS 活動式 配管口徑向上 Spring Type On-the-top Vacuum Port 		VPMD BELLOWS 活動式 配管口徑側向 Spring Type On-the-side Vacuum Port 			
型式		型式		型式		型式			
VPMA6B□180J	VPMA15B□3J□	VPMB6B□180J	VPMB15B□3J□	VPMC6B□180J	VPMC15B□3J□	VPMD6B□180J	VPMD15B□3J□		
VPMA6B□3J	VPMA15B□4J□	VPMB6B□3J	VPMB15B□4J□	VPMC6B□3J	VPMC15B□4J□	VPMD6B□3J	VPMD15B□4J□		
VPMA8B□180J	VPMA20B□4J□	VPMB8B□180J	VPMB20B□4J□	VPMC8B□180J	VPMC20B□4J□	VPMD8B□180J	VPMD20B□4J□		
VPMA8B□3J	VPMA25B□4J□	VPMB8B□3J	VPMB25B□4J□	VPMC8B□3J	VPMC25B□4J□	VPMD8B□3J	VPMD25B□4J□		
VPMA10B□3J□	VPMA30B□4J□	VPMB10B□3J□	VPMB30B□4J□	VPMC10B□3J□	VPMC30B□4J□	VPMD10B□3J□	VPMD30B□4J□		
VPMA10B□4J□		VPMB10B□4J□		VPMC10B□4J□		VPMD10B□4J□			
VPMA BELLOWS / S3 固定式 配管口徑向上 Fixed Type On-the-top Vacuum Port 		VPMB BELLOWS / S3 固定式 配管口徑側向 Fixed Type On-the-side Vacuum Port 		VPMC BELLOWS / S3 活動式 配管口徑向上 Spring Type On-the-top Vacuum Port 		VPMD BELLOWS / S3 活動式 配管口徑側向 Spring Type On-the-side Vacuum Port 			
型式		型式		型式		型式			
VPMA10B□4J-S3	VPMA25B□4J-S3	VPMB10B□4J-S3	VPMB25B□4J-S3	VPMC10B□4J-S3	VPMC25B□4J-S3	VPMD10B□4J-S3	VPMD25B□4J-S3		
VPMA15B□4J-S3	VPMA30B□4J-S3	VPMB15B□4J-S3	VPMB30B□4J-S3	VPMC15B□4J-S3	VPMC30B□4J-S3	VPMD15B□4J-S3	VPMD30B□4J-S3		
VPMA20B□4J-S3		VPMB20B□4J-S3		VPMC20B□4J-S3		VPMD20B□4J-S3			