

排氣型節流閥 / 固定節流管接頭

PISCO


一般環境用 - 控制閥

進口代理商品

排氣型

包裝：1個 / 袋

訂購代號：

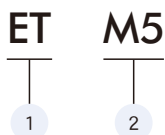

① 型號


② 牙徑：

	公制牙		管用錐型牙		
編號	M5	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

規格：


使用流體	空氣
使用壓力範圍	0~0.9 MPa
使用溫度範圍	0~+60°C(不凍結)

使用範例：

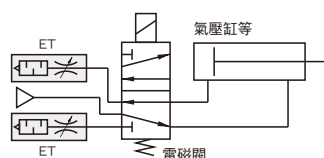

ET

排氣型節流閥
Exhaust Throttle Valve




R

型式 ETR	
ETM5	ET03
ET01	ET04
ET02	

固定節流型管接頭

包裝：10個 / 袋

訂購代號：

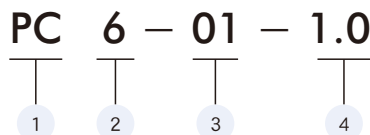

① 型號

② 配管徑： (mm)

編號	4	6	8
尺寸	φ4	φ6	φ8

③ 牙徑：

	公制牙	管用錐型牙
編號	M5M	01
尺寸	M5×0.8	R1/8





④ 節流孔徑：

編號	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
有效斷面積	0.006	0.02	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.35	0.4	0.5

編號	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
有效斷面積	0.7	0.85	1.0	1.15	1.45	1.65	1.85	2.1	2.3	2.5

規格：

使用流體	空氣
最高使用壓力	1.0 MPa
使用真空壓力	-0.1 MPa
使用溫度範圍	0~+60°C(不凍結)

<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PC</div> <p>FIXED ORIFICE 小型直型 Mini Straight</p>  <p style="text-align: center;">φ D</p>	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PL</div> <p>FIXED ORIFICE 小型彎頭型 Mini Elbow</p>  <p style="text-align: center;">φ D</p>		
型式 PC φ D-RM-□		型式 PL φ D-RM-□	
PC4-M5M-□	PC6-M5M-□	PL4-M5M□	PL6-M5M□
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PC</div> <p>FIXED ORIFICE 直型 Straight</p>  <p style="text-align: center;">φ D</p>	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PL</div> <p>FIXED ORIFICE 彎頭型 Elbow</p>  <p style="text-align: center;">φ D</p>		
型式 PC φ D-R-□		型式 PL φ D-R-□	
PC4-01-□	PC8-01-□	PL4-01□	PL8-01□
PC6-01-□		PL6-01□	